


品番：EA426AN-26

品名：10 mmxG 3/8" リングナット

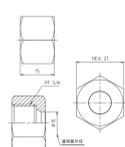

販売価格	290円(税抜) / 319円(税込)		
カタログ価格	290円(税抜) / 319円(税込)		
在庫数	最新在庫: 61 (2026/03/30 07:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングナットの取付は必ず規定のトルクで締め付け、締め付けすぎると銅管に損傷を与えます。また、締め付けすぎると銅管の破断の原因となります。また、締め付けすぎると銅管の破断の原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RN-1010
適用管外径	10mm	取付ねじ	G3/8"
六角対辺	21mm	全長	15mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150℃
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮
入数	1個		
銅管用継手			
リングジョイントに使われるナットです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.