 



品番：EA426AW-22

品名：8 x 10 mm リングジョイント(中間)



販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		

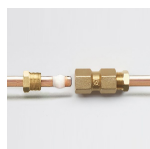

銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管をリングジョイントの中心に止まる位置まで挿し込み、ナットを締め付け締め付け後は、2～3回回転させる事で銅管を接続します。
※締め付け後は、銅管の長さによって締め付け位置がずれ、銅管が破損する場合があります。また、締め付け後は、銅管の長さによって締め付け位置がずれ、銅管が破損する場合があります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-424
銅管外径	8×10mm	全長	48mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20～60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂

樹脂製スリーブ

銅管用継手押えナットを手締め後に2～3回転締付ける事で銅管を接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.