 



品番：EA426AW-23

品名：10 x 10 mm リングジョイント(中間)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		

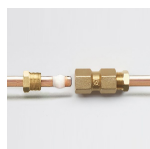

銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■銅管リングジョイントの止まる位置まで締め込み、ナットを規定の締め付けトルクで締め付け、2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。  
※締め付けトルクは、樹脂スリーブの硬化による変形による影響を受ける可能性があります。

## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-421
銅管外径	10×10mm	全長	47.5mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.