


品番 : EA426AW-54A

品名 : $\phi 8\text{mm}$ リングジョイント用樹脂スリーブ(10個)

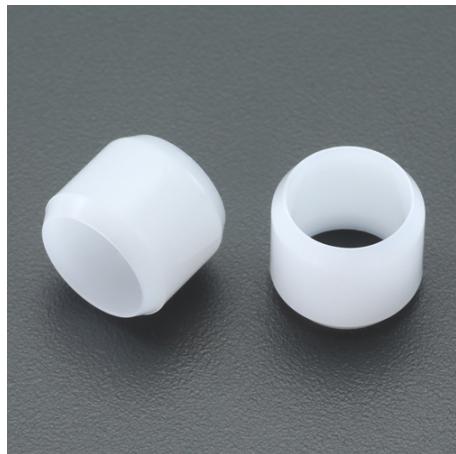

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/02/17 19:30現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1032ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|----------|------|--------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-408B-10P |
| 銅管外径 | 8mm | 使用圧力 | 0.6MPa |
| 使用温度範囲 | -20~60°C | 使用流体 | JIS1号灯油(白灯油) |
| 材質 | 樹脂 | 色 | 白 |
| 入数 | 10個 | | |
| $\phi 8$ 銅管用スリーブ | | | |
| ※黄銅製スリーブと樹脂製スリーブの組替えは行わないで下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.