


品番 : EA426CD-11

品名 : R1/8" x ϕ 7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/18 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		

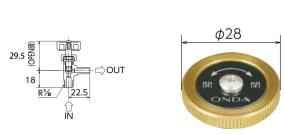

規格データ	
規格	
φ	28
φ	18
φ	22.5
IN	
OUT	
寸法	
φ28	18
22.5	
ONDA	閉

仕様

メーカー	オンド製作所	型番	OMV-505-3
取付ねじ	R1/8"	適合ホース内径	7mm
ハンドル径	28mm	全長	22.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10°C~80°C
使用流体	冷温水・油・エアー	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:黄銅		
ゴムホース用のニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

