


品番 : EA426CW-11

品名 : Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ

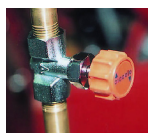

販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		




#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CW-1011
取付ねじ	Rc1/8" × Rc1/8"	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

両内ネジ型のストレートタイプ

一次側、二次側共にテーパ (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

#### 代替品

	品番 EA426CW-111 コメント RoHS対応品
--	--------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.