


品番：EA436CB-6

品名：1/4"x3/8" 難燃被覆銅管(14mm厚/21m)

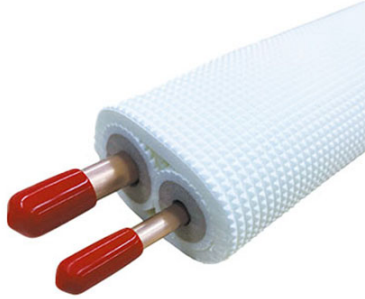

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 79,400円(税抜) / 87,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 79,400円(税抜) / 87,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 08:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0028ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|---|----|-----|
| サイズ(mm)(外径×肉厚) | 液管6.35mm×0.80mm・ガス管9.52mm×0.80mm | 全長 | 20m |
| 材質 | JIS H3300 C1220T | 重量 | 11g |
| 対応冷媒種別 | 3種 最高圧力:4.80Mpa 対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒 | | |

エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。

液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。

高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。

狭い場所での作業効率が上がります。

| | | | |
|---------------|----------------------------|--|--|
| 保温材サイズ(外径×肉厚) | 液管:28×10mm・ ガス管:30×10mm | | |
|---------------|----------------------------|--|--|

ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.