 



品番：EA440A-150

品名：50A 熱伸縮配管用吊車(組式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/18 08:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1124ページ | | |

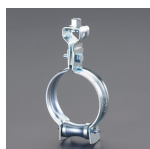

仕様

| | | | |
|-------|---|-------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10593-0049 |
| 用途 | 熱伸縮配管の支持 | 適合管外径 | 60.5mm |
| 使用ボルト | M6×20mm | 吊ボルト径 | W3/8" |
| 径称 | 50A | 呼び径 | 2 |
| 材質 | バンド:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ) | 重量(g) | 221g |

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.