


品番：EA440A-220

品名：20A 熱伸縮配管用吊車(置式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 06:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1124ページ | | |

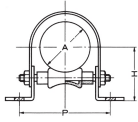

仕様

| | | | |
|------|--------------------------------------|-------|------------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10590-0013 |
| 用途 | 熱伸縮配管の支持 | 適合管外径 | 27.2mm |
| 径称 | 20A | 呼び径 | 3/4 |
| 材質 | ガイド金具・L金具:スチール(電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製 | 重量(g) | 259g |
| 取付穴径 | 8.5mm | ガイド金具 | 板厚:2.0mm、板幅:25mm |

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

置式ローラーにガイドが付いた製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.