


品番 : EA440A-232

品名 : 32A 熱伸縮配管用吊車(置式)



販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/14 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1124ページ		

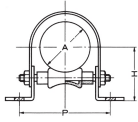

#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10590-0032
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	42.7mm
径称	32A	呼び径	1・1/4
材質	ガイド金具・L金具:スチール(電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製	重量(g)	290g
取付穴径	8.5mm	ガイド金具	板厚:2.0mm、板幅:25mm

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

置式ローラーにガイドが付いた製品です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.