


品番 : EA440AF-30

品名 : 7-30m 厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)

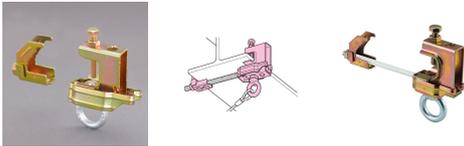

販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 12:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1122ページ		



#### 仕様

メーカー	未来工業	型番	SGMKY
用途	振れ止めワイヤーの取り付け用	適合寸法	H形鋼: 鋼材厚7~30mm
許容静荷重	垂直: 2156N(220kgf) 斜め(45°以内): 1176N(120kgf)	サイズ(W×D×H)mm	134.7×64×157
材質	SPHC		
高強度タイプ			
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。			
H形鋼に取り付けるにはW3/8"寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。			
アイボルト付き			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.