
 
 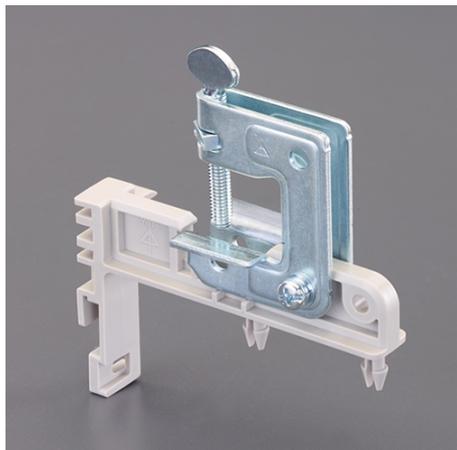



品番：EA440AF-35

品名：H・L・C形鋼用ビームラックル(アウトレットボックス用)



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 05:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

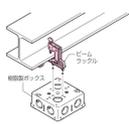

## 仕様

メーカー	未来工業	型番	SG-6
適合寸法	H・L形鋼(鋼材厚2mmまで) C形鋼(ツバ20mmまで)	許容静荷重	19.6N(2kgf)
サイズ	99×99.5×32.9mm	重量	109g
材質	SPHC	適合ボックス	EA947HB-1~8 EA947HB-11~18 EA947HB-61~68 EA947HB-71~78 EA947HB-121~128 EA947HB-131~138

H・L・C形鋼用

鋼材に樹脂製アウトレットボックスをワンタッチで取り付け可能  
※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません

樹脂製アウトレットボックスの底面穴をビームラックルの突起部(2ヶ所)に差し込み固定します。

組み替えれば角度調整や取り付け位置の変更もできます。

電気亜鉛メッキ仕様(金属部)

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.