

 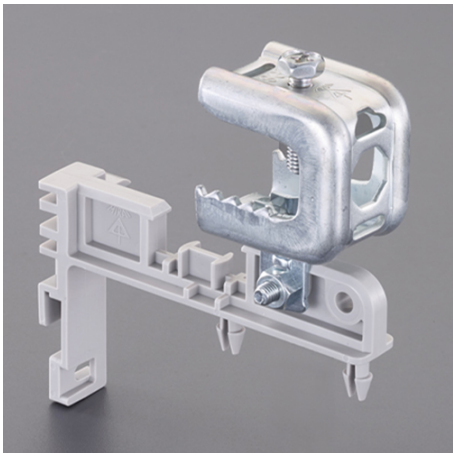
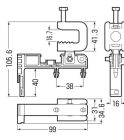


品番：EA440AF-45

品名：H・L形鋼用ビームラックル(アウトレットボックス用)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

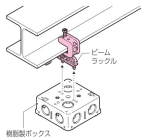

仕様

メーカー	未来工業	型番	SGKM-6
適合寸法	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)	許容静荷重	19.6N(2kgf)
サイズ	99×105.6×34.6mm	重量	107g
材質	SPHC	適合ボックス	EA947HB-1~8 EA947HB-11~18 EA947HB-61~68 EA947HB-71~78 EA947HB-121~128 EA947HB-131~138

H・L形鋼用

鋼材に樹脂製アウトレットボックスをワンタッチで取り付け可能
※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません

樹脂製アウトレットボックスの底面穴をビームラックルの突起部(2ヶ所)に差し込み固定します。

組み替えれば角度調整や取り付け位置の変更もできます。

電気亜鉛メッキ仕様(金属部)

RoHS対応品

