

 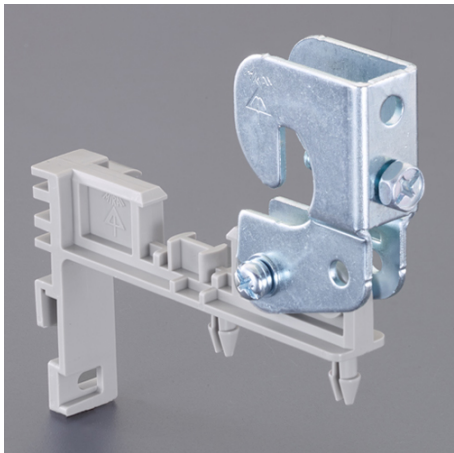
 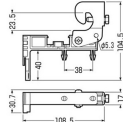


品番：EA440AF-50

品名：15～20mmC型ビームクランプ[°] (アウトレットボックス用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 730円(税抜) / 803円(税込) | | |
| カタログ価格 | 730円(税抜) / 803円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/07 14:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|--------|--|
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SM-6 |
| 適合寸法 | C形鋼(ツバ15～20mm) | 許容静荷重 | 19.6N(2kgf) |
| サイズ | 108.5×104.5×30.7mm | 重量 | 97g |
| 材質 | SPHC | 適合ボックス | EA947HB-1～8 EA947HB-11～18 EA947HB-61～68 EA947HB-71～78 EA947HB-121～128 EA947HB-131～138 |

C形鋼用

鋼材に樹脂製アウトレットボックスをワンタッチで取り付け可能
※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません

樹脂製アウトレットボックスの底面穴をビームラックの突起部(2ヶ所)に差し込み固定します。

組み替えれば角度調整や取り付け位置の変更もできます。

電気亜鉛メッキ仕様(金属部)

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.