

 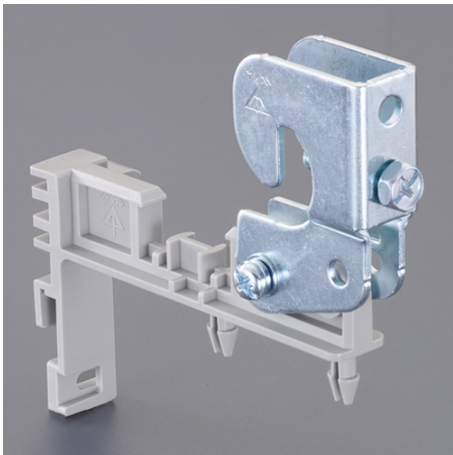
 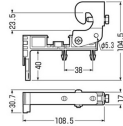


品番：EA440AF-50

品名：15～20mmC型ビームクランプ<sup>°</sup> (アウトレットボックス用)



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/22 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	未来工業	型番	SM-6
適合寸法	C形鋼(ツバ15～20mm)	許容静荷重	19.6N(2kgf)
サイズ	108.5×104.5×30.7mm	重量	97g
材質	SPHC	適合ボックス	EA947HB-1～8 EA947HB-11～18 EA947HB-61～68 EA947HB-71～78 EA947HB-121～128 EA947HB-131～138

#### C形鋼用

鋼材に樹脂製アウトレットボックスをワンタッチで取り付け可能  
※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません

樹脂製アウトレットボックスの底面穴をビームラックルの突起部(2ヶ所)に差し込み固定します。

組み替えれば角度調整や取り付け位置の変更もできます。

電気亜鉛メッキ仕様(金属部)

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.