


品番：EA440AN-25

品名：25A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンズ製)



販売価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
カタログ価格	2,700円(税抜) / 2,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		

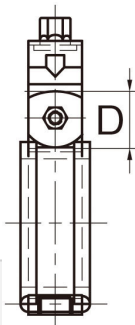

品番	径称	適合管外径	吊ボルト径	材質
EA440AN-25	25A	34.0mm	W3/8"	SUS304

品番	径称	適合管外径	吊ボルト径	材質
EA440AN-25	25A	34.0mm	W3/8"	SUS304

ガス管			
品番	径称	適合管外径	吊ボルト径
EA440AN-25	25A	34.0mm	W3/8"

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10215-0031
用途	SGP管用の防振補助吊バンド	径称	25A
呼び径	1	適合管外径	34.0mm
締付ボルト径×長さ	M8×25	吊ボルト径	W3/8"
サイズ(D)	26mm	材質	SUS304
SGP管用			
10mmゴム付			
吊タン付き			
※本製品のみでは防振伝達率を明確に軽減する効果はありません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.