


品番：EA440AN-40

品名：40A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンズ製)



販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		

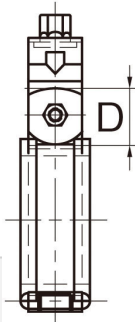

規格	呼び径	適合管外径	吊ボルト径	材質
40A	1 1/2	48.6	W3/8	SUS304

規格	呼び径	適合管外径	吊ボルト径	材質
40A	1 1/2	48.6	W3/8	SUS304

ガス管			
規格	呼び径	適合管外径	吊ボルト径
40A	1 1/2	48.6	W3/8

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10215-0065
用途	SGP管用の防振補助吊バンド	径称	40A
呼び径	1 1/2	適合管外径	48.6mm
締付ボルト径×長さ	M8×25	吊ボルト径	W3/8"
サイズ(D)	26mm	材質	SUS304
SGP管用			
10mmゴム付			
吊タン付き			
※本製品のみでは防振伝達率を明確に軽減する効果はありません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.