


品番：EA440AN-50

品名：50A 吊バンド(鋼管用/防振/ステンズ製)



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		

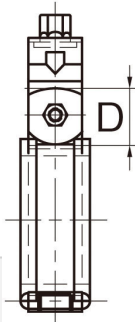

品名	規格	単位	在庫
EA440AN-50	50A	個	0


品名	規格	単位	在庫
EA440AN-50	50A	個	0

ガス管			
品名	規格	単位	在庫
EA440AN-50	50A	個	0

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10215-0070
用途	SGP管用の防振補助吊バンド	径称	50A
呼び径	2	適合管外径	60.5mm
締付ボルト径×長さ	M8×25	吊ボルト径	W3/8"
サイズ(D)	26mm	材質	SUS304
SGP管用			
10mmゴム付			
吊タン付き			
※本製品のみでは防振伝達率を明確に軽減する効果はありません			

代替品

	品番	EA440BX-50
	コメント	3mmゴム付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.