


品番：EA440AR-100S

品名：25x100mm 一つ穴T足(ステンス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 500円(税抜)／ 550円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 500円(税抜)／550円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 （2026/03/24 13:39現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1127ページ                      |      |   |

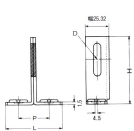

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 品名  | EA440AR-100S      |
| 規格  | 25x100mm          |
| 材質  | SUS304            |
| 穴径  | 4.5mm             |
| 高さ  | 100mm             |
| 穴幅  | 9x34mm(楕円)        |
| 重量  | 約1.2g             |
| 単位  | 個                 |
| 在庫  | 9                 |
| 価格  | 500円(税抜)／550円(税込) |
| ページ | 1127              |

仕様

|                           |                                |      |               |
|---------------------------|--------------------------------|------|---------------|
| メーカー                      | アカギ                            | 型番   | A10387-0074   |
| 用途                        | 吊バンドと組み合わせて省スペースでの立配管支持が可能な取付足 | 材質   | ステンレス(SUS304) |
| 高さ(H)                     | 100mm                          | 幅    | 25mm          |
| 穴幅(D)                     | 9×34mm(楕円)                     | ねじ穴径 | 4.5mm         |
| 吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ |                                |      |               |
| 板プレス加工タイプ                 |                                |      |               |