


品番：EA440AR-60S

品名：25x 60mm 一つ穴T足(ステンス製)

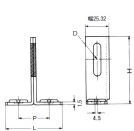

販売価格	370円(税抜)／ 407円(税込)		
カタログ価格	370円(税抜)／407円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 （2026/03/24 13:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



品名	EA440AR-60S
規格	25x60mm
材質	SUS304
穴径	φ4.5
高さ	60
幅	25
重量	0.015kg
単位	個
在庫	10
価格	370円(税抜)
税込価格	407円
納期	1週間以内
備考	

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10387-0055
用途	吊バンドと組み合わせて省スペースでの立配管支持が可能な取付足	材質	ステンレス(SUS304)
高さ(H)	60mm	幅	25mm
穴幅(D)	9×34mm(楕円)	ねじ穴径	4.5mm
吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ			
板プレス加工タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.