


品番：EA440BD-15B

品名：15.88mm 銅管用ユーボルト



販売価格	290円(税抜)／ 319円(税込)		
カタログ価格	290円(税抜)／319円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/09/10 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		

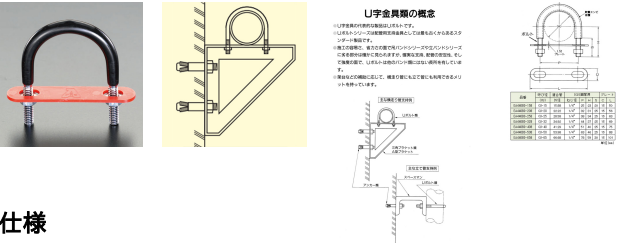

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10605-0037
用途	電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります	径称	15A
適合管外径	15.88mm	ねじ径	W1/4"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング	赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン
入数	1個		
銅管用			
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。			
表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)			
配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.