 



品番：EA440BD-20B

品名：22.22mm 銅管用ユーボルト



販売価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/13 07:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		

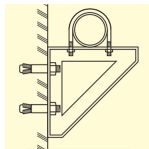

#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10605-0056
用途	電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります	径称	20A
適合管外径	22.22mm	ねじ径	W1/4"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング	赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン
入数	1個		

#### 銅管用

軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)

配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.