 



品番：EA440BD-40B

品名：41.28mm 銅管用ユーボルト



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/13 07:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		

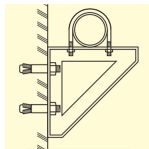

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10605-0094
用途	電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります	径称	40A
適合管外径	41.28mm	ねじ径	W1/4"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング	赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン
入数	1個		

銅管用

軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)

配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.