


品番 : EA440BE-20

品名 : 20A 鋼管用ユーボルト

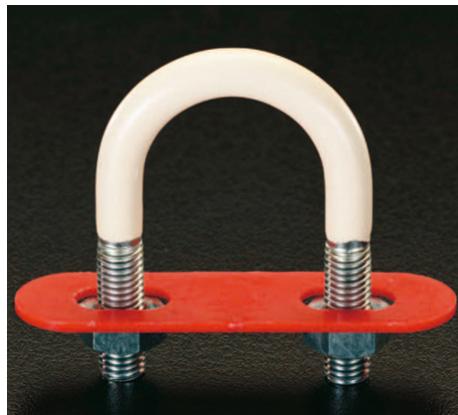

販売価格	395円(税抜)／435円(税込)		
カタログ価格	395円(税抜)／435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2025/12/15 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管			
径寸	外径	内径	肉厚
15A	27.2	25.1	2.6
20A	34.0	31.9	3.2
30A	48.0	45.9	3.2
40A	60.6	47.6	3.5
50A	76.2	63.2	4.2
65A	76.2	67.9	4.2
80A	95.0	82.7	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.7	4.2

ガス管			
径寸	外径	内径	肉厚
15A	27.2	25.1	2.6
20A	34.0	31.9	3.2
30A	48.0	45.9	3.2
40A	60.6	47.6	3.5
50A	76.2	63.2	4.2
65A	76.2	67.9	4.2
80A	95.0	82.7	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.7	4.2

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12114-0023
径称	20A	呼び径	3/4
適合管外径	27.2mm	ねじ径	M10
耐熱常温	100°C	材質	スチール
赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン		

SGP管用

電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装

電気亜鉛メッキ仕上げ

厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.