


品番：EA440BE-40

品名：40A 鋼管用ユーボルト

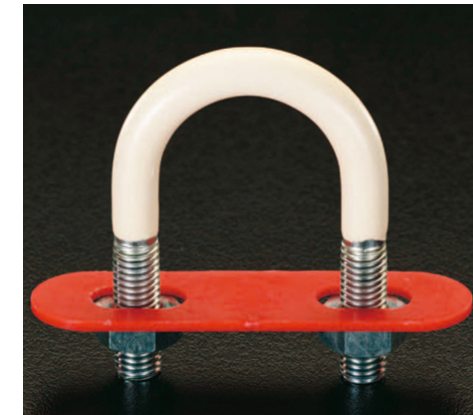

販売価格	485円(税抜)／ 534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜)／534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 （2025/12/15 05:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A12114-0057
径称	40A	呼び径	1・1/2
適合管外径	48.6mm	ねじ径	M10
耐熱常温	100℃	材質	スチール
赤色のプレート部分材質	ポリプロピレン		
SGP管用			
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装			
電気亜鉛メッキ仕上げ			
厚肉ステンレス鋼管にも使用できます。			