


品番：EA440BK-107

品名：20Ax55mm 防振クロスバンド(銅管用)

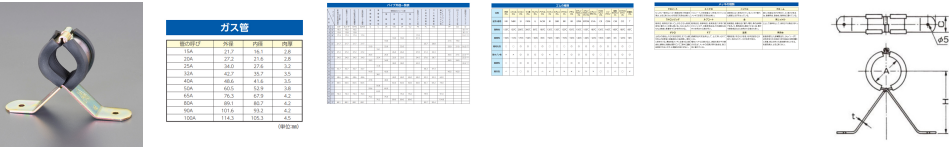

販売価格	240円(税抜)／ 264円(税込)		
カタログ価格	240円(税抜)／264円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/10/25 23:02現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10532-0024
径称	20A	適合管外径	27.2mm
サイズ(mm)	t:2.0 C:25 H:55	取付穴径	φ 5mm
材質	バンド:SPHC(有色クロメートメッキ) ゴム:EPDM		
浮き上がりSGP管用のクロスバンド。			
屋内床面の横走り配管にご使用ください。			
防振の補助と配管表面の傷付きを防止します。			
固定には、Aピン、ビスなどをご使用ください。			
3mmゴム付			