


品番：EA440BS-80

品名：80A 吊りバンド(鋼管用/10個)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/01 13:08現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1182ページ		

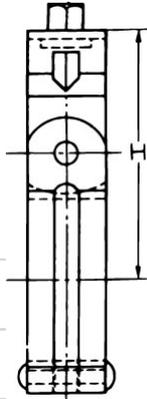

ガス管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.7	19.1	1.3
20A	27.8	24.8	1.5
25A	33.7	30.3	1.7
30A	39.6	35.7	1.9
40A	49.4	44.8	2.3
50A	59.1	53.8	2.7
60A	68.8	62.7	3.1
80A	89.1	83.7	3.7
100A	109.4	103.2	4.3
150A	164.5	156.3	6.0

鋼管	
規格	外径
15	21.3
20	26.8
25	33.4
30	40.0
40	48.3
50	57.0
60	66.0
80	86.3
100	108.0
150	165.0

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12963-0093
径称	80A	呼び径	3
適合管外径	89.1mm	サイズ	H:105mm
締付ボルト(径×長さ)	M8×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	入数	10個

SGP管、VP管併用

蝶番式吊バンド

配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。

配管吊に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.