

品番：EA440BV-25

品名：25A 鋼管用防振吊バンド




販売価格	890円(税抜)／ 979円(税込)		
カタログ価格	890円(税抜)／979円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/05 09:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ガス管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.3	19.1	1.1
20A	26.8	24.4	1.2
25A	33.4	30.5	1.3
30A	42.2	39.2	1.5
40A	53.0	49.0	1.6
50A	63.5	59.5	1.8
60A	76.2	71.2	2.0
80A	101.6	96.6	2.3
100A	127.0	122.0	2.6
150A	165.1	158.8	3.2

鋼管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.3	19.1	1.1
20A	26.8	24.4	1.2
25A	33.4	30.5	1.3
30A	42.2	39.2	1.5
40A	53.0	49.0	1.6
50A	63.5	59.5	1.8
60A	76.2	71.2	2.0
80A	101.6	96.6	2.3
100A	127.0	122.0	2.6
150A	165.1	158.8	3.2

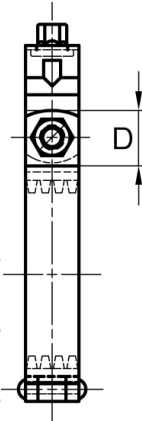

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10174-0037
径称	25A	適合管外径	34.0mm
サイズ	D:26mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
吊ボルト径	W3/8"		
SGP管用			
10mmゴム付			

代替品

	品番 EA440AN-25 コメント ステンレス製
--	------------------------------------