

品番：EA440BV-40

品名：40A 鋼管用防振吊バンド




販売価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/05 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ガス管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.3	19.1	1.1
20A	26.8	24.4	1.2
25A	33.4	30.5	1.4
32A	42.2	39.2	1.5
40A	48.6	45.7	1.6
50A	60.3	57.3	1.8
65A	76.2	73.0	2.1
80A	89.1	86.2	2.3
100A	114.3	111.3	2.6

鋼管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.3	19.1	1.1
20A	26.8	24.4	1.2
25A	33.4	30.5	1.4
32A	42.2	39.2	1.5
40A	48.6	45.7	1.6
50A	60.3	57.3	1.8
65A	76.2	73.0	2.1
80A	89.1	86.2	2.3
100A	114.3	111.3	2.6

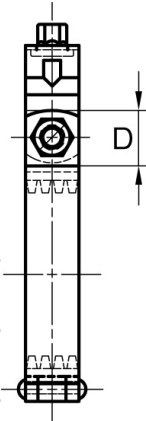

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10174-0056
径称	40A	適合管外径	48.6mm
サイズ	D:26mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
吊ボルト径	W3/8"		
SGP管用			
10mmゴム付			

代替品

	品番 EA440AN-40 コメント ステンレス製
--	------------------------------------