

品番：EA440BW-100


品名：114.3mm 鋼管用吊りバンド(ステンズ製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/28 04:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1125ページ                      |      |   |



| 品番          | 径称   | 適合管外径   | 呼び径 | サイズ     | 吊ボルト径 | 材質     |
|-------------|------|---------|-----|---------|-------|--------|
| EA440BW-100 | 100A | 114.3mm | 4   | H:117mm | W3/8" | SUS304 |

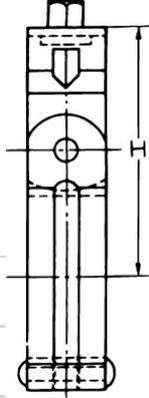

| ガス管         |      |         |     |
|-------------|------|---------|-----|
| 品番          | 径称   | 適合管外径   | 呼び径 |
| EA440BW-100 | 100A | 114.3mm | 4   |

| 品番          | 径称   | 適合管外径   | 呼び径 | サイズ     | 吊ボルト径 | 材質     |
|-------------|------|---------|-----|---------|-------|--------|
| EA440BW-100 | 100A | 114.3mm | 4   | H:117mm | W3/8" | SUS304 |

仕様

|             |         |       |             |
|-------------|---------|-------|-------------|
| メーカー        | アカギ     | 型番    | A10199-0125 |
| 径称          | 100A    | 呼び径   | 4           |
| 適合管外径       | 114.3mm | サイズ   | H:117mm     |
| 締付ボルト(径×長さ) | M8×25   | 吊ボルト径 | W3/8"       |
| 材質          | SUS304  |       |             |

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊りバンド

SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.