


品番 : EA440BW-25

品名 : 34.0mm 鋼管用吊りバンド(ステンレス製)



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1169ページ		

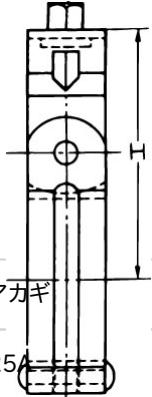

ガス管			
外径	内径	外厚	内厚
15A	21.7	16.1	2.8
20A	27.3	21.7	3.2
25A	34.0	27.4	3.2
32A	40.6	33.9	3.2
40A	46.4	41.8	3.5
50A	56.0	51.3	4.2
65A	76.3	67.9	4.2
80A	95.3	86.9	4.2
90A	110.6	93.2	4.2
100A	125.0	105.3	4.2

ガス管			
外径	内径	外厚	内厚
15A	21.7	16.1	2.8
20A	27.3	21.7	3.2
25A	34.0	27.4	3.2
32A	40.6	33.9	3.2
40A	46.4	41.8	3.5
50A	56.0	51.3	4.2
65A	76.3	67.9	4.2
80A	95.3	86.9	4.2
90A	110.6	93.2	4.2
100A	125.0	105.3	4.2

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10199-0036
径称	25A	呼び径	1
適合管外径	34.0mm	サイズ	H:74mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	SUS304		
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド			
SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.