


品番：EA440BW-40

品名：48.6mm 鋼管用吊りバンド(ステンス製)

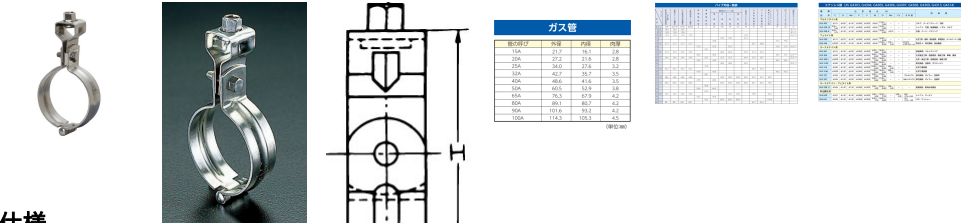

販売価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜)／1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/25 09:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1169ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10199-0060
径称	40A	呼び径	1・1/2
適合管外径	48.6mm	サイズ	H:81mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	SUS304		

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド

SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.