


品番 : **EA440BW-65**

品名 : 76.3mm 鋼管用吊りバンド(ステンス製)

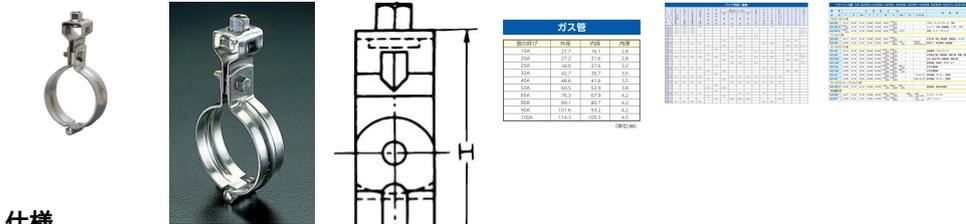

|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>1,530円</b> (税抜) / 1,683円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 1,530円(税抜) / 1,683円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 1</b> (2026/03/28 04:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1125ページ                             |      |   |



仕様

|             |        |       |             |
|-------------|--------|-------|-------------|
| メーカー        | アカギ    | 型番    | A10199-0089 |
| 径称          | 65     | 呼び径   | 2・1/2       |
| 適合管外径       | 76.3mm | サイズ   | H:98mm      |
| 締付ボルト(径×長さ) | M8×25  | 吊ボルト径 | W3/8"       |
| 材質          | SUS304 |       |             |

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊りバンド

SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.