


品番：**EA440BW-80**

品名：89.1mm 鋼管用吊りバンド(ステンス製)

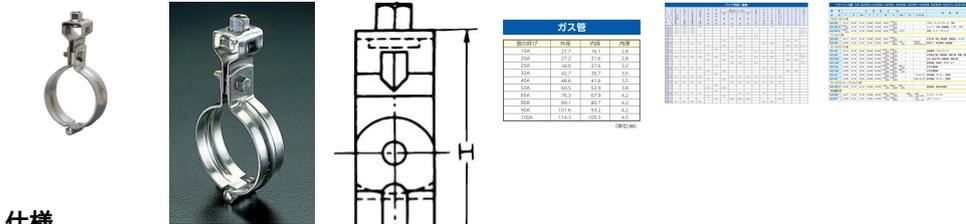

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,580円(税抜) / 1,738円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,580円(税抜) / 1,738円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/28 04:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1125ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|--------|-------|-------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10199-0093 |
| 径称 | 80 | 呼び径 | 3 |
| 適合管外径 | 89.1mm | サイズ | H:105mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M8×25 | 吊ボルト径 | W3/8" |
| 材質 | SUS304 | | |

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊りバンド

SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.