


品番：EA440BZ-82

品名：φ 35xφ 70mm 銅管全衽 固定金具(衽 方式)

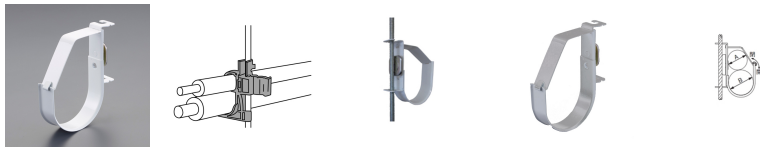

販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/05/26 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズ	φ 35×φ 70mm(2本組み合わせ)	最大荷重	30kg
冷媒配管用の吊金具			
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			
回転体をねじ方式で固定			
セーフティクリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。			
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)			
エポポリ樹脂粉体塗装			
【目安サイズ】 保温材厚10×10mm: φ 15.88×φ 50.8mm、φ 22.22×φ 31.75mm、φ 22.22×φ 38.1mm 保温材厚10×20mm: φ 12.7×φ 22.22mm、φ 15.88×φ 25.4mm			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

