


品番：EA440BZ-88

品名：φ71.8xφ71.8xφ39.1mm銅管全衽<sup>®</sup>固定金具

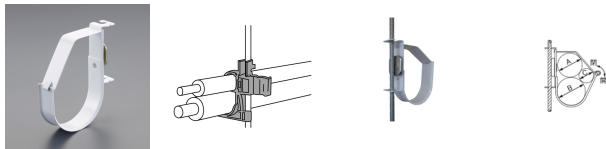

販売価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/04/03 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0037ページ		



冷媒配管用の吊金具

### 仕様

適合サイズ	φ71.8×φ78.1×φ39.1mm(3本組み合わせ)	最大荷重	30kg
冷媒配管用の吊金具			
配管3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具			
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。			
回転体をねじ方式で固定			
セーフティクリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。			
バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。			
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます (最大荷重は12kgまで)			
エポポリ樹脂粉体塗装			
【目安サイズ】 保温材厚20×20×10mm(3本時): φ31.75×φ38.1×φ19.05mm			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

