


品番 : EA440CA-16

品名 : 15.88mm 銅管用立バンド(10個)

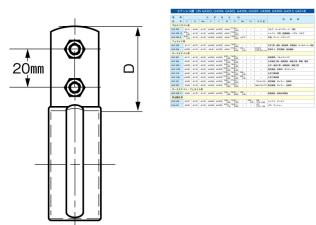

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,530円(税抜) / 2,783円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,530円(税抜) / 2,783円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/17 13:44現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1170ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|------------------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10328-0040 |
| 用途 | 電気絶縁用の提灯式立バンド。 軟質塩ビコーティングタイプ | 呼び径 | 1/2 |
| 適合管外径 | 15.88mm | サイズ | D:45mm |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20 | 材質 | バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティング |
| 入数 | 10個 | | |

給水・給湯用銅管用

提灯式立バンド

絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性質上、常温80°Cまでの配管にご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.