


品番 : EA440CA-22

品名 : 22.22mm 銅管用立バンド(10個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,750円(税抜) / 3,025円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/29 01:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1126ページ                      |      |   |

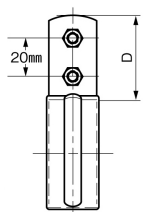

仕様

|             |                                 |     |                        |
|-------------|---------------------------------|-----|------------------------|
| メーカー        | アカギ                             | 型番  | A10328-0069            |
| 用途          | 電気絶縁用の提灯式立バンド。<br>軟質塩ビコーティングタイプ | 呼び径 | 3/4                    |
| 適合管外径       | 22.22mm                         | サイズ | D:45mm                 |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20                           | 材質  | バンド本体SUS430、軟質塩ビコーティング |
| 入数          | 10個                             |     |                        |

給水・給湯用銅管用

提灯式立バンド

絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.