

品番 : EA440CE-15


品名 : 15A 鋼管用立バンド(10個)



販売価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 01:20現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1126ページ		



仕様

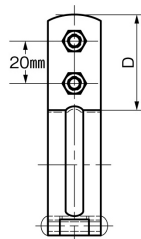

ガス管			
規格	外径	内径	壁厚
15A	21.7	18.1	1.8
20A	27.1	21.6	2.8
25A	33.0	27.5	3.0
30A	42.7	37.2	3.0
40A	48.6	43.1	3.0
50A	62.5	57.0	2.8
60A	76.2	70.7	2.8
80A	91.1	85.7	2.2
100A	111.8	106.2	2.2
125A	144.2	138.3	2.5

メーカー	アカギ	型番	A10323-0024
径称	15A	呼び径	1/2
適合管外径	21.7mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
入数	10個		
SGP管、VP管併用			
蝶番式立バンド			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.