

品番：EA440CE-40


品名：40A 鋼管用立バンド(10個)



販売価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
カタログ価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/06 01:20現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1126ページ		



仕様

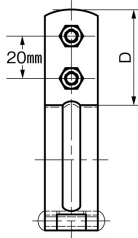

ガス管			
規格	寸法	寸法	寸法
15A	27.2	28.1	2.6
20A	27.2	27.6	2.6
25A	30.0	27.6	3.0
30A	42.7	27.7	3.5
40A	48.6	27.6	3.5
50A	60.5	27.8	3.8
60A	76.2	27.9	4.2
80A	91.1	28.2	4.2
100A	111.8	28.2	4.2
125A	114.2	28.3	4.5

メーカー	アカギ	型番	A10323-0062
径称	40A	呼び径	1・1/2
適合管外径	48.6mm	サイズ	D:45mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
入数	10個		
SGP管、VP管併用			
蝶番式立バンド			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.