


品番 : EA440CH-30

品名 : 34.00mm ステンレス管用立バンド(5個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/26 05:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1127ページ                      |      |   |

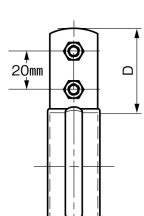

仕様

|             |                                 |     |                         |
|-------------|---------------------------------|-----|-------------------------|
| メーカー        | アカギ                             | 型番  | A10329-0047             |
| 用途          | 電気絶縁用の提灯式立バンド。<br>軟質塩ビコーティングタイプ | 呼び径 | (1)                     |
| 適合管外径       | 34.00mm                         | サイズ | D:45mm                  |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×20                           | 材質  | バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング |
| 入数          | 5個                              |     |                         |

Suステンレス(モルコ)管用

提灯立バンド式

電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

軟質塩ビの性質上、常温80℃までの配管にご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.