 



品番 : EA440CL-50

品名 : 62-137mm レベル調整バンド (VP管用)



販売価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜) / 770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		

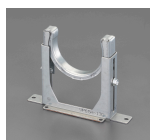


#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A16995-0184
用途	押し込みタイプのVP管用排水管レベル調整バンド	径称	75A(135)
スライド範囲	62~137mm	適合管外径	89mm
全幅	168mm	パイプ下面高さ	18mm
耐荷重	120kg	材質	高耐食溶融メッキ鋼板

排水管(VP管)のレベル調整用

パイプを押し込むだけの簡単施工

#### 代替品

	<b>品番</b> EA440CL-5 <b>コメント</b> VU管用、サイズ、スライド範囲等の違い
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

