
品番: EA440CP-15

品名:15A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚20t)

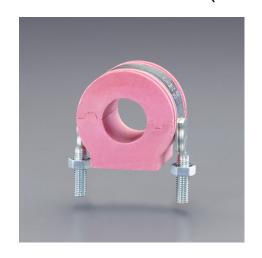

販売価格	1,150円(税抜)/1,265円(税込)				
カタログ価 格	1,150円(税抜)/1,265円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/25 03:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1172ページ				



## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10638-0019		
用途	冷温水置式配管断熱用のUバンド	径称	15A		
呼び径	1/2	適合管外径	21.7mm		
ねじ径	M10	材質	スチール (電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタ ンフォーム		
保温厚	20mm				
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として					

結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.