


品番 : EA440CP-332

品名 : 32A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚30t)

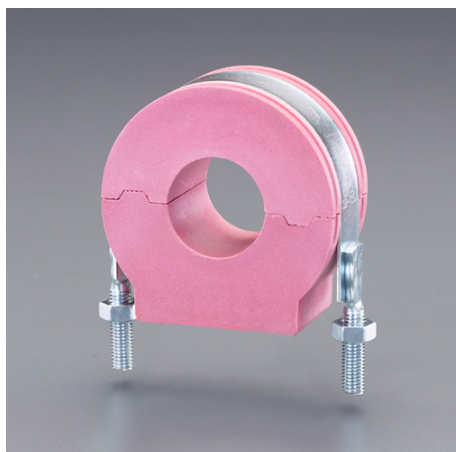

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,590円(税抜) / 1,749円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,590円(税抜) / 1,749円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/26 04:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1129ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                 |       |                          |
|------|-----------------|-------|--------------------------|
| メーカー | アカギ             | 型番    | A10638-0165              |
| 用途   | 冷温水置式配管断熱用のUバンド | 径称    | 32A                      |
| 呼び径  | 1・1/4           | 適合管外径 | 42.7mm                   |
| ねじ径  | M10             | 材質    | スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム |
| 保温厚  | 30mm            |       |                          |

結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.