


品番 : EA440CP-625

品名 : 125A Uバンド(冷温水配管断熱用/保温厚40t)

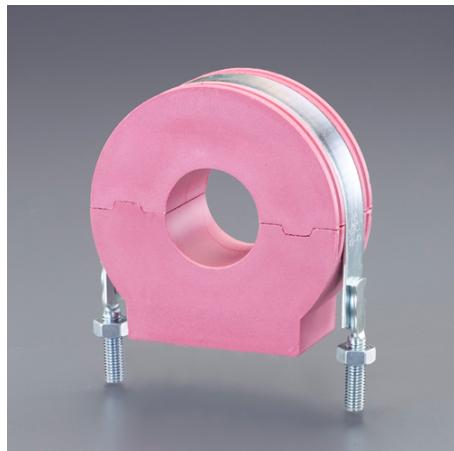

販売価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
カタログ価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1173ページ		



#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10638-0428
用途	冷温水置式配管断熱用のUバンド	径称	125A
呼び径	5	適合管外径	139.8mm
ねじ径	W1/2	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
保温厚	40mm		
結露防止、熱損失防止、配管レベル調整として			
125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.