


品番：EA441LA-65

品名：65x300mm MCナイロン丸棒

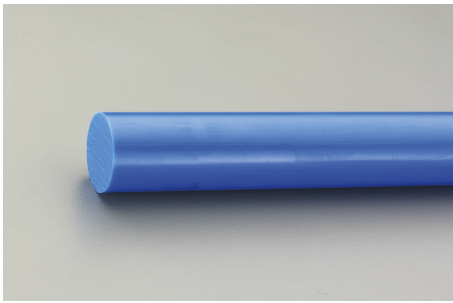

販売価格	8,380円(税抜) / 9,218円(税込)		
カタログ価格	8,380円(税抜) / 9,218円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1407ページ		



#### 仕様

材質	MCナイロン(MC901)	外径	65mm
全長	300mm	公差	外径:+0.1~+4.0mm、 全長:+0.1~+15.0mm
重量	1.14kg	色	青
連続使用温度	高温:120℃、 低温:-40℃	耐薬品性	油:○、 酸:×、アルカリ:○~△、 有機溶剤:○
食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)	耐スチーム性	×
非吸水性	△	引張り強度	常温時:980kgf/cm <sup>2</sup> 、 高温連続使用温度時:400kgf/cm <sup>2</sup> (120℃)
耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優	すべり特性	良
耐衝撃性	良		

※  
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。  
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。  
×:使用できない。

代替品



品番 EA441NA-65

コメント 65x500mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.