


品番：EA441LA-80

品名：80x300mm MCナイロン丸棒

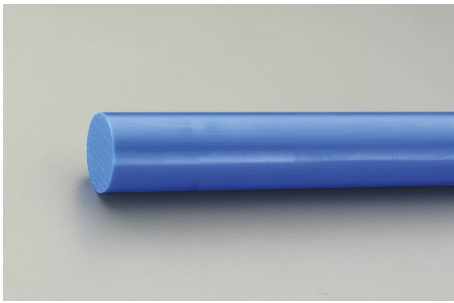

販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

材質	MCナイロン(MC901)	外径	80mm
全長	300mm	公差	外径: +0.1～+4.0mm、 全長: +0.1～+15.0mm
重量	1.74kg	色	青
連続使用温度	高温: 120℃、 低温: -40℃	耐薬品性	油: ○、 酸: ×、アルカリ: ○～△、 有機溶剤: ○
食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)	耐スチーム性	×
非吸水性	△	引張り強度	常温時: 980kgf/cm ² 、 高温連続使用温度時: 400kgf/cm ² (120℃)
耐磨耗性 (W: すべり磨耗、A: 引き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優	すべり特性	良
耐衝撃性	良		

※
○: 使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△: 使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×: 使用できない。

代替品

	品番 EA441NA-80 コメント 80x500mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.