


品番：EA441NC-5B

品名：300x 300x 5mm MCナイロン板

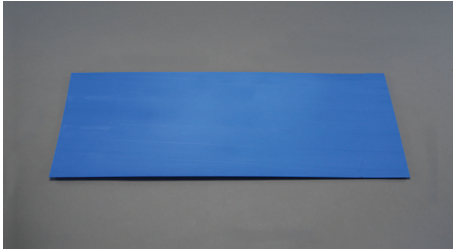

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/26 13:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1413ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------------------------------|---------------------|
| 材質 | MCナイロン(MC901) | 色 | 青 |
| サイズ | 300×300mm | 厚み | 5mm |
| 重量 | 520g | 連続使用温度 | 高温:120℃、 低温:-40℃ |
| 耐薬品性 | 油:○、酸:×、 アルカリ:○～△、 有機溶剤:○ | 食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) |
| 耐スチーム性 | × | 非吸水性 | △ |
| 引張り強度 | 常温時:980kgf/cm ² 、 高温連続使用温度時:400kgf/cm ² (120℃) | 耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引か き磨耗) | 過酷な使用条件でW、Aとも優 |
| すべり特性 | 良 | 耐衝撃性 | 良 |

※

○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。

△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。

×:使用できない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

