


品番：EA441NC-7B

品名：300x 300x 7mm MCナイロン板

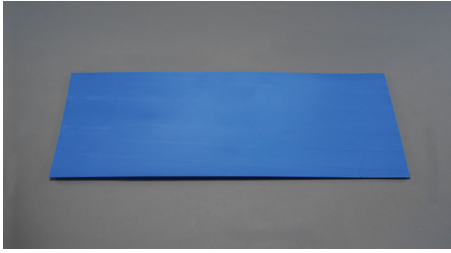

販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/26 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1413ページ		



#### 仕様

材質	MCナイロン(MC901)	色	青
サイズ	300×300mm	厚み	7mm
重量	720g	連続使用温度	高温:120℃、 低温:-40℃
耐薬品性	油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○	食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性	×	非吸水性	△
引張り強度	常温時:980kgf/cm <sup>2</sup> 、 高温連続使用温度時:400kgf/cm <sup>2</sup> (120℃)	耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引か き磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性	良	耐衝撃性	良

※

○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。

△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。

×:使用できない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

