


品番 : EA441NF-10B

品名 : 300x 300x10mm [耐候性]MCナイロン板

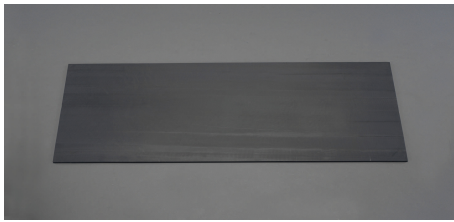

販売価格	9,870円(税抜) / 10,857円(税込)		
カタログ価格	9,870円(税抜) / 10,857円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1413ページ		



仕様

材質	MCナイロン(MC801)	色	黒
サイズ	300×300mm	厚み	10mm
重量	1250g	連続使用温度	高温:120℃
耐薬品性	油:○、酸:×、 アルカリ:○~△、 有機溶剤:○	食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性	×	非吸水性	△
引張り強度	常温時:850kgf/cm ²	耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性	良	耐衝撃性	良

※
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

